

The power behind competitiveness

台達電子Ultron H系列

三相不斷電系統 20/30 kVA

關鍵時刻最可靠的依賴

台達電子Ultron H系列是一套在線式三相不斷電電源系統，可為IT機房、SMB、電信通訊、銀行業及工業提供優質電力。這套UPS系統提供雙電源輸入 (Dual Mains Input)，可確保為關鍵任務之應用提供更高的系統可靠性。

內建手動旁路開關，可在進行維護作業的期間保持電力供應不中斷。

高可用性

- 獨立旁路輸入系統，支援熱備援安裝，提供更高的可靠性。
- 內部自動旁路，在UPS故障時仍可持續為負載供電。

高彈性

- 多種連接方式及電源管理軟體。
- 內建手動旁路開關，確保安全進行維護作業。
- 遠端及本機緊急斷電功能。
- 外接電池櫃 (選購) 可提供更長的備份時間。

低成本

- 高輸入功率因數 ($pf \geq 0.95$)，可節省安裝成本。
- 經濟模式既可節能，又可節省營運成本。
- 寬廣的輸入電壓範圍，可減少電池放電的情形並延長電池壽命。



資料中心



電信業



工業



網路



保全業



實驗室



醫療業



地鐵系統



台達電子Ultron H系列

三相不斷電系統 20/30 kVA

技術規格

機型	GES203H	GES303H
額定功率	20kVA/16kW	30kVA/24kW
輸入	標稱電壓	220/380 (3相四線)
	電壓範圍	156 ~ 280 Vac (線性 - 中性) / 270 ~ 485 Vac (線性 - 線性滿載)
	功率因數	≥ 0.95
	頻率	50/60 ± 3 Hz
輸出	電壓	120/208 V (3相四線)
	電壓諧波失真	≤3% (線性負載)
	電壓穩定度	± 2%
	頻率	50/60 ± 0.05Hz
	超載容量	102 ~ 125% : 1分鐘 ; 126~ 150% : 30秒鐘 ; > 150% : 1秒鐘
電池	標稱電壓	240 Vdc
	充電電流	5.2A
	電氣連接	端子台
介面	標準型	RS232 x 1、SNMP槽x 1、AS400 x 1、乾接點x 1
符合性	安全性與EMC	EN50091-1-1 / CE、CNE 13438 / EN50091-2、IEC1000-2-2 / IEC1000-4-2 / IEC1000-4-3 / IEC1000-4-4 / IEC1000-4-5
其他	緊急斷電	本機及遠端
	維護旁路開關	內建
	外接電池櫃	選購
效率	ECO模式	> 96% (全負載)
環境	作業溫度	0 ~ 40°C
	相對濕度	5 ~ 95% (無結露)
	可聞雜訊	< 60 dB (1公尺處)
產品外觀	尺寸 (WxDxH)	380 x 650 x 860 mm
	重量	UPS 210 kg
	電瓶箱	370 kg


由於本公司不斷研發改良，請洽本公司或經銷商查詢最新規格



控制器及LCD顯示板



外接電池箱

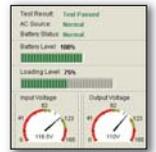


電源管理軟體



台達電子全系列從
600VA到4000kVA的
不斷電系統產品，
提供最完整的電源保護，
成為客戶競爭力的最佳後盾



 2007~ 2008 Forbes
Asia's Fabulous 50



2009 Frost & Sullivan
Green Excellence Award for
Corporate Leadership



Delta's Manufacturing
System is Certified by
ISO 9001 and ISO 14001
Standards



IECQ Certificate of
Hazardous Substance
Process Management



全省聯絡方式

台北
11491 台北市內湖區瑞光路186號
Tel : 02-8797 2088

新竹
30076 新竹科學園區研發二路2號5樓
Tel : 03-579 8140

台中
40744 台中市西屯區河南路二段
262號9樓之10
Tel : 04-2708 4818

台南
74144 台南市善化區環東路二段39號
Tel : 06-505 6565