

台达 InfraSuite 机柜与配件

高密度机柜

模块化设计 优化空间使用率

台达电子开发了独特的「智能型模块化」功能，大幅提升空间利用率。高达 70% 的开孔率，减少局部热点发生，更符合高密度机房的需求。

高便利性

- 免工具拆装前后门，并可将前后门对调，便于重新部署
- 顶部可拆式缆线整理槽，便于整理电力，网络与光纤缆线
- 顶部同时附有免工具拆除盖板，易于管理进出线位置
- 底部可拆式进线槽，便于高架地板装设
- 底部附轮脚，可轻松移动
- 轻便侧门设计，单人即可拆装
- 前后皆有U数标示，方便安装
- 简易并柜设计，保持机房整齐稳定
- 前后门开启角度可达130度，便于安装维修
- 标配并机附件，方便安装
- 备有各式配件，增强管理与整齐性

高弹性

- 两片式后门，减少热通道所需空间，便于维护并减少数据中心设置所需空间
- 轨道式安装立柱并附有定位标志，可轻松调整深度以符合不同安装需求
- 内建4个万用挂架，可搭配 0U PDU 或是垂直缆线整理槽
- 完全适用于所有符合EIA-310 标准的机架式设备

高安全性

- 静态承载高达 1000kg
- IP20环境防护等级
- 前后门均接地至机柜本体，以加强接地与安全性
- 底部可调式固定柱，让机柜更稳固安全
- 前后门附锁



顶部可拆式盖板



顶部缆线整理槽



立柱附定位标志



4组万用挂架

台达 InfraSuite 机柜与配件

高密度机柜

安全认证

防护等级	IP20
认证	EIA-310-D
安全接地	UL 60950 (最大63A)
环境	RoHS

使用环境

温度	使用温度：0 ~ 40°C 储藏温度：-15 ~ 50°C
相对湿度	0 ~ 95%(不凝结)
海拔高	0 ~ 3000公尺


外观

型号	包装尺寸 宽*高*深 (mm)	实体尺寸 宽*高*深 (mm)	净重(Kg)	适合安装设备
MSR1110	630*1160*2156	600*1090*2005	137	19"
*MSR1210	630*1160*2156	600*1090*2005	107	19"
MSR3110	830*1160*2156	800*1090*2005	150	19"
*MSR3210	830*1160*2156	800*1090*2005	114	19"
*MPR115A	630*1140*2156	600*1070*1992	139	19"
*MPR315A	830*1140*2156	800*1070*1992	166	19"
MPR116A	630*1280*2130	600*1200*1992	147	19"
*MPR316A	830*1280*2156	800*1200*1992	178	19"

带* 为无侧板机柜



机柜上方电力线槽

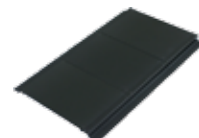

机柜底部配件



1U 滑动承板



垂直理线槽



线梯(30公分宽)



1U 盲盖板



2U 盲盖板



中达电通股份有限公司

地址：上海市浦东新区民夏路238号

邮编：201209

电话：(021)5863-5678

传真：(021)5863-0003

网址：<http://www.deltagreentech.com.cn>



扫一扫，关注官方微信

中达电通公司 版权所有
如有改动，恕不事先通知
型录编号: Leaflet_RACK_zh-cn_V1